

## Fischer Diblu universal UX/ UX-R Plastic UX UX 8



Cod Articol	63276.080.001
Marcă	-
UBB	500501385156
UNSPSC	31162103
EAN	4006209778692
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

### Parametri tehnici


Diametru (mm)	8
Remarci	Sarcina permisă în kN la cel mai mare diametru posibil de #urub, (valorile cu cifre îngro#ate), #i montarea corectă a diblului în suprafa#a de suport. Sarcina permisă include un factor de siguran#ă 7.
Material (lung)	Plastic
Tip	UX 8
Nr. tip	UX

### Standarde

### Specificatii tehnice

Cărămidă $\geq$ Mz12	0.3
Beton celular $\geq$ PB4, PP4 (G4)	0.3
Adâncimea de găurire (min.)	60
Burghiu $\varnothing$	8
Cărămidă var goală KSL12	0.5
Lungime (L) (mm)	50
Grosime material (min.)	9.5

### Desen tehnic

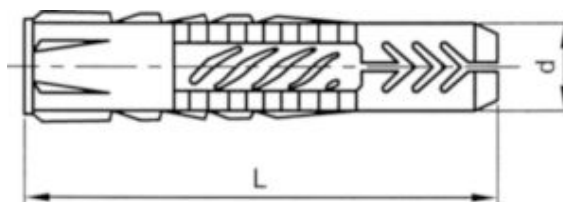

Gipscarton  $\geq$  0.15  
2x12,5mm

**FAPODV**

Gipscarton 12,5mm 0.1

IN FASTENING SOLUTIONS

Piatră ventilație 0.2

Hlz12

Șuruburi pentru lemn 4,5-6  
și hol#uruburi