



Fischer Diblu plastic de ancorare Turbo FTP Plastic K8

Cod Articol	63310.080.001
Marcă	-
UBB	500501308505
UNSPSC	31162103
EAN	4006209784136
PKG. of 25	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici


Diameter	M8
Material	Plastic
Nr. tip	FTP
Info	Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare. Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate. Sarcina permisă include un factor de siguranță 5. Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă $\geq 5,0$ N/mm ² .

Standarde

Specificatii tehnice

Beton celular PB2, PP2 ($\geq 2,5$ N/mm ²)	0.3
Beton celular PB4, PP4 ($\geq 5,0$ N/mm ²)	0.4
d-D	M8
Burghiu $\varnothing$	10
L (mm)	60
Gips carton	0.29

Desen tehnic

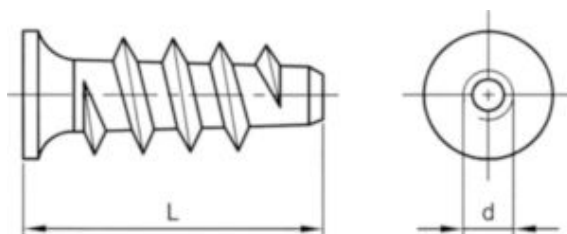

Şurub ø	M8
Adâncime înşurubare (min.- max.)	45
Şurub lemn ø	7