


Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund cu flanșă locaș PZ Oțel Zincat 2,2X10MM

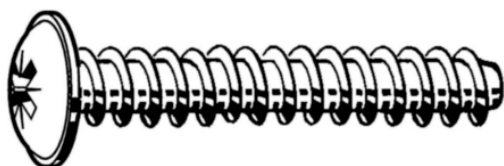

Cod Articol	67585.022.010
Marcă	-
UBB	500656859484
UNSPSC	31161512
EAN	8712423039919
PKG. of 1000	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	2.2 mm
Lungime	10 mm
Tip antrenare	Pozidriv
Forma de cap	Flange head
Material	Oțel
Direcție filet	Dreapta
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet formator pentru plastic

Standarde

Specificatii tehnice

D (mm)	2.2
dk (max.)	4.4
k (max.)	1.6
L (mm)	10
Nr. locaș cruce	1

Desen tehnic

