


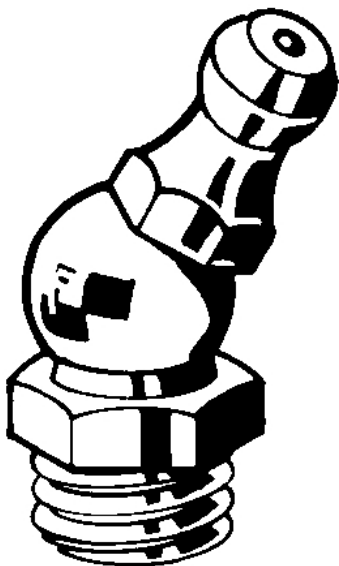

Gresoare MEF (A=180°/B=45°/C=90°) DIN ≈71412 Oțel Zincat M10X1,00-45°

Cod Articol	72221.100.045
Marcă	-
UBB	950219003114
UNSPSC	31160000
EAN	8715492914217
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M10
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric extrafin
Info	Filet extern metric extrafin conic conform ≈ DIN 158.

Standarde

DIN	≈71412
-----	--------

Specificatii tehnice

d-D	M10
g	45
P	1

Desen tehnic

