


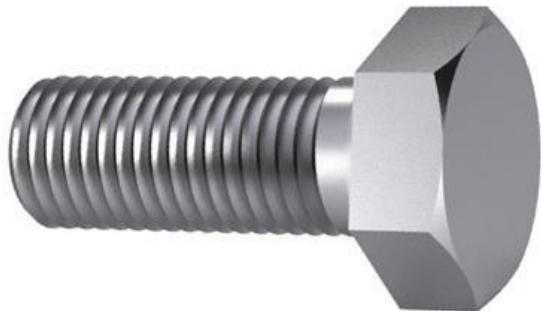

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X1,00X25

Číslo položky	01070.080.025
Značka	-
UBB	950351134149
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021410
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	25 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický jemný závit

Normy

ISO	8676
NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1
s	13

Technický náčrt

