


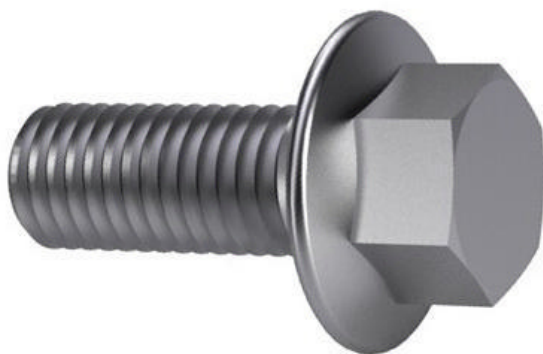

Šroub se šestihrannou hlavou a límcem EN1665 EN 1665 Ocel' Nelegovaná 8.8 M8X12

Číslo položky 01087.080.012

Značka -

UBB 500650776742

UNSPSC 31162400

EAN 8717077292123

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	12 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šest'hranné
Materiál	Ocel'
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

ASME	≈B18.2.3.4M
DIN	≈6921
EN	1665
ISO	≈4162

Technické špecifikácie

b (min.)	22
d-D	M8
dc (max.)	18
k (max.)	8.1
L (mm)	12
P	1.25
s	13

Technický náčrt

