


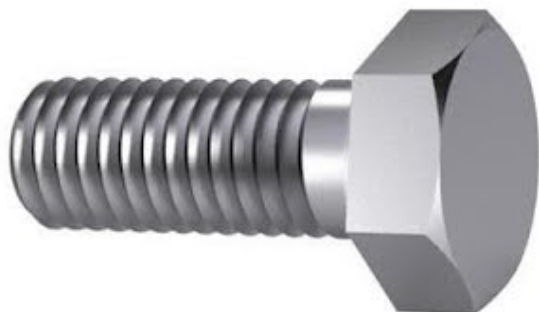

Skrutka so šesťhrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Oceľ Pozinkované 8.8 M8X80

Číslo položky	01210.080.080
Značka	-
UBB	950351068636
UNSPSC	31161620
EAN	8715492030153
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M8
Dĺžka	80 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šesťhran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technické špecifikácie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	80
P	1.25
s	13

Technický náčrt

