


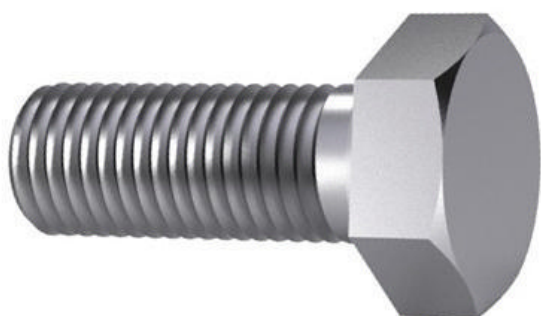

Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 8.8 M10X1,00X50

Číslo položky 01242.100.050

Značka -

UBB 500651179268

UNSPSC 31161620

EAN 8717077331495

PKG. of 100 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	50 mm
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický extra jemný závit

Normy

NEN	1568
ISO	8676
NF	E25-151
DIN	961

Technické špecifikácie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1
s	16

Technický náčrt

