


Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M20X160

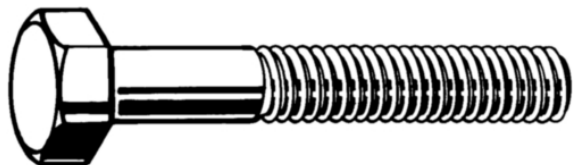

Číslo položky	01400.200.160
Značka	-
UBB	950351938796
UNSPSC	31161620
EAN	8715492409089
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M20
Dĺžka (L) (mm)	160
Trieda	8.8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	ISO metrický
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkované ponorením
Závit (dlhý)	Metrický závit

Normy

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technické špecifikácie

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	52
s	30
b (min.): L ≤ 125mm	46
P	2.50
k	12.5
b (min.): L > 200mm	65

Technický náčrt

