


## Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 DIN 931 M12X60

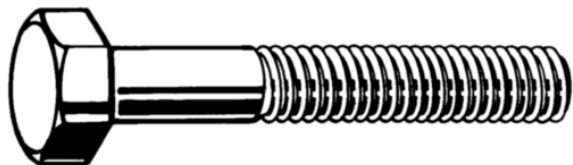

Číslo položky	04105.120.060
Značka	-
UBB	500505561794
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439275
PKG. of 100	Len kompletné balenie

### Technické parametre

Priemer (d-D)	M12
Dĺžka (L) (mm)	60
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Ďalšie informácie	DIN 931
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Závit (dlhý)	Metrický závit
Šírka kľúča	19
Info	Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

### Normy

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014

### Technické špecifikácie

b (min.): L≤125mm	30
P	1.75
k	7.5

### Technický náčrt

s 19

b (min.): 36  
125mm < L ≤ 200mm

IN FASTENING SOLUTIONS  
b (min.): L > 200mm 49

