


Skrutka s vnútorným šesťhranom **DIN 912** Oceľ Pozinkované **10.9 M6X100**

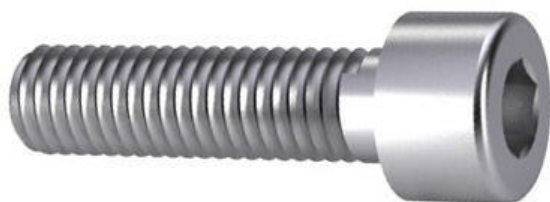

Číslo položky	07023.060.100
Značka	-
UBB	500647941706
UNSPSC	31161605
EAN	8717077282193
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer (d-D)	M6
Dĺžka (L) (mm)	100
Trieda	10.9
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované
Závit (dlhý)	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Normy

ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912

Technické špecifikácie

b	24
d _k (max.)	10
Plný závit L ≤	30
k (max.)	6
P	1
s	5

Technický náčres

