

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X25

Číslo položky 08250.060.025

Značka -

UBB 950351600842

UNSPSC 31161612

EAN 8715492554864

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	25 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	25
m	5
P	1

Technický náčrt

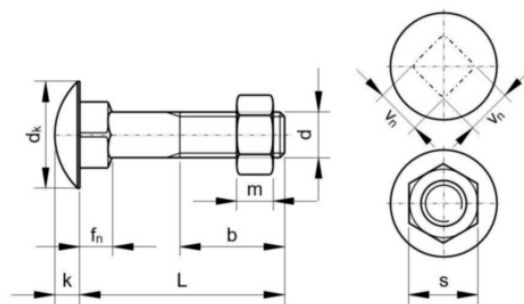

fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY