

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X50

Číslo položky	08250.060.050
Značka	-
UBB	950351601345
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554918
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	50 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normy

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	50
m	5
P	1

Technický náčrt

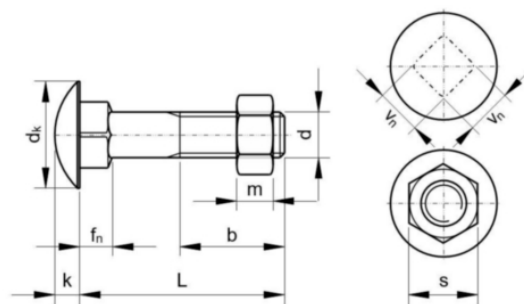

fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY