

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X75

Číslo položky	08250.060.075
Značka	-
UBB	950351601832
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554963
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	75 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info

The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Normy

NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	75
m	5
P	1

Technický náčrt

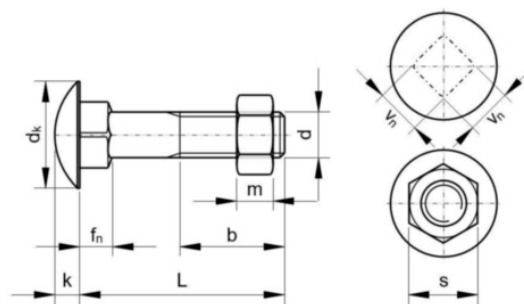

fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY