

Skrutka s polguľatou hlavou, štvorcovým hrdlom a šesťhrannou maticou DIN 603/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X120

Číslo položky 08250.060.120

Značka -

UBB 950351602335

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555014

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	120 mm
Trieda	4.6
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Info The property class
of the corresponding
nuts is |4| as a
minimum.


Normy

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	120
m	5
P	1

Technický náčrt

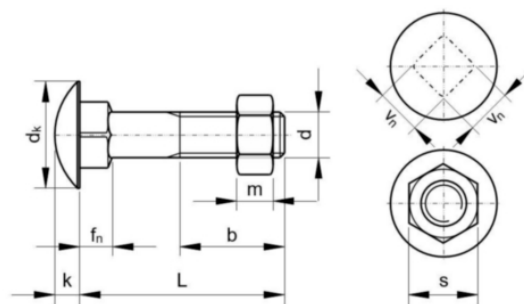

fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48

FABORY