


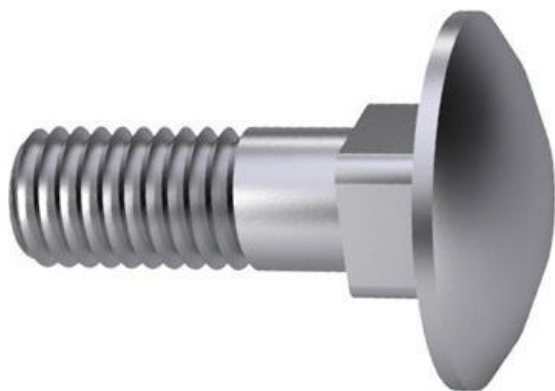

Skrutka s polguľatou hlavou a štvorcovým hrdlom DIN 603 Oceľ Nelegovaná 8.8 M6X20

Číslo položky	08310.060.020
Značka	-
UBB	950351616947
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558220
PKG. of 200	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	20 mm
Threaded pitch (P)	1
Trieda	8.8
Materiál	Oceľ
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Metrický závit

Normy

DIN	603
NEN	≈303
BS	≈4933
ISO	≈8677

Technické špecifikácie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	20
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Technický náčrt

