


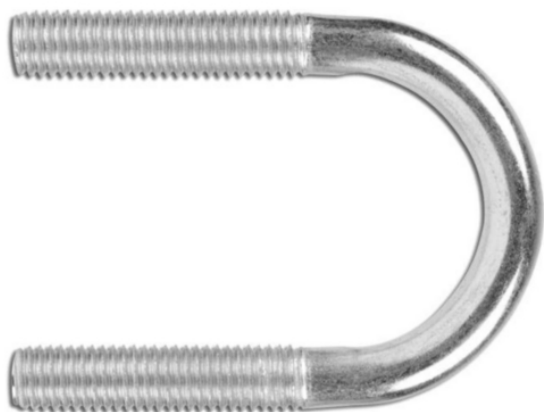

U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M10X99X73X40

Číslo položky	17243.100.073
Značka	-
UBB	408373267496
UNSPSC	31161616
EAN	8712547003988
PKG. of 25	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M10
Dĺžka	99 mm
D (Inch)	2inch
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

b	40
d-D	M10
d	10
D (mm)	60
E	73
Pre rúrku s ø	2
L (mm)	99
L1	89
L2	59
L3	29

Technický náčrt

