


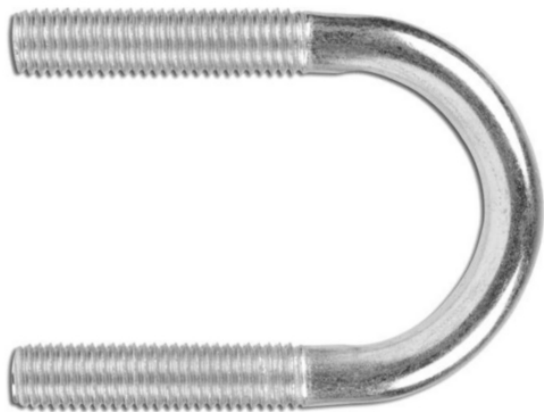

U-Šrouby typu B, položka 40G Oceľ Pozinkované M12X155X126X50

Číslo položky	17243.120.126
Značka	-
UBB	408373268890
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004015
PKG. of 10	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M12
Dĺžka	155 mm
D (Inch)	4inch
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

Technické špecifikácie

b	50
d-D	M12
d	12
D (mm)	114
E	126
Pre rúrku s $\emptyset$	4
L (mm)	155
L1	143
L2	86
L3	29

Technický náčrt

