


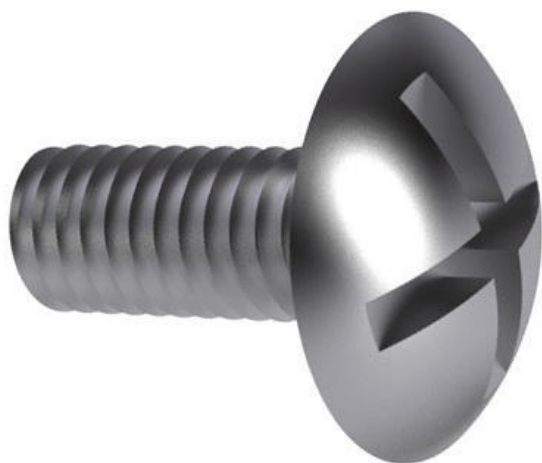

Skrutka s šošovkovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Oceľ Pozinkované 4.8 M6X40

Číslo položky 24650.060.040

Značka -

UBB 951353571684

UNSPSC 31161504

EAN 8715492638649

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	40 mm
Trieda	4.8
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Normy

NF ≈E25-129

Technické špecifikácie

d-D	M6
dk (max.)	14
k (max.)	4.2
L (mm)	40
n	1.6
P	1

Technický náčrt

