


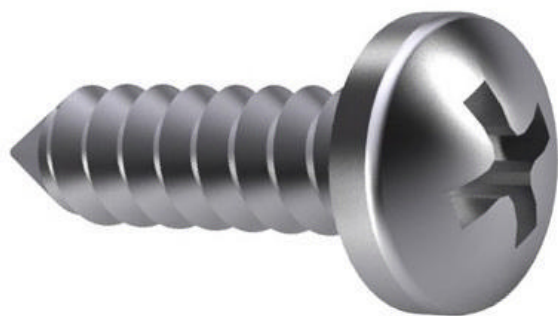

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST3,9X25MM

Číslo položky 26200.039.025

Značka -

UBB 950352066142

UNSPSC 31161507

EAN 8715492652973

PKG. of 200 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3.9 mm
Dĺžka	25 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
NF	E25-658
DIN	7981 CH

Technické špecifikácie

D (mm)	3.9
dk	7.5
k	2.8
L (mm)	25
Čís. krížovej drážky	2
P	1.4

Technický náčrt

