


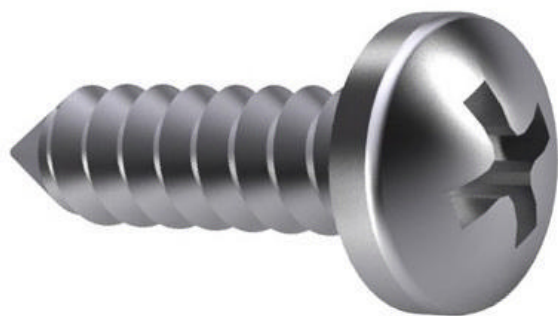

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST5,5X25MM

Číslo položky 26200.055.025

Značka -

UBB 950352067884

UNSPSC 31161507

EAN 8715492653147

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	5.5 mm
Dĺžka	25 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
NF	E25-658

Technické špecifikácie

D (mm)	5.5
dk	10.8
k	3.95
L (mm)	25
Čís. krížovej drážky	3
P	1.8

Technický náčrt

