


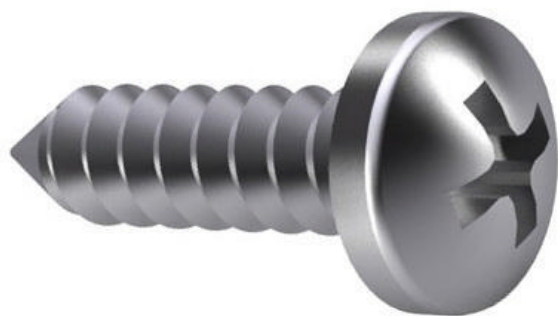

Samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Oceľ Poniklované ST6,3X19MM

Číslo položky 26200.063.019

Značka -

UBB 950352068387

UNSPSC 31161507

EAN 8715492653192

PKG. of 100 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	6.3 mm
Dĺžka	19 mm
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Poniklované
Závit	Samorezný závit

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH

Technické špecifikácie

D (mm)	6.3
dk	12.5
k	4.55
L (mm)	19
Čís. krížovej drážky	3
P	1.8

Technický náčrt

