

MaxxFast Univerzálny vrut do dreva s valcovou vypuklou hlavou s krížovou drážkou Oceľ Pozinkované žlto pasivované 3X16MM (13)



Číslo položky 30030.030.016

Značka -

UBB 500512455410

UNSPSC 31161508

EAN 8715494279666

PKG. of 200 Len kompletne
balenie

Technické parametre


Priemer	3 mm
Dĺžka	16 mm
Vlastnosti nákrutky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypuklou valcovou hlavou
Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žlto pasivované
Info	Len celé balenia.F=9mm iba v prípade L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Normy

Technické špecifikácie

D (mm)	3
dk	6
F	0
k	2.4
L (mm)	16

Technický náčres

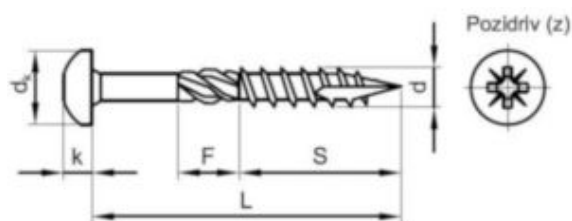

Čís. krížovej drážky 1

S 13