

Valcový kolík kalený s vnútorným závitom DIN 7979 D Oceľ 60±2HRC Nelegovaná 25X50MM

Číslo položky 39090.250.050

Značka -

UBB 500644930884

UNSPSC 31163203

EAN 8717077042513

PKG. of 10 Len kompletne
balenie

Technické parametre

Priemer	25 mm
Dĺžka	50 mm
Materiál	Oceľ
Technický materiál	60±2HRC
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná

Info Trieda tolerancie vonkajšieho priemeru d je m6. Menovitá dĺžka (trieda tolerancie L js15) zahŕňa zaoblené konce. Stopka s mýrnou plochou alebo malú drážkou podľa uváženia výrobcu.


Normy

NEN	≈2464
NF	≈E27-475
ISO	≈8735-A
DIN	7979-D

Technické špecifikácie

c1 ≈	2.5
c2 ≈	6
d1	16
D (mm)	25
L (mm)	50
L1	50

Technický náčres

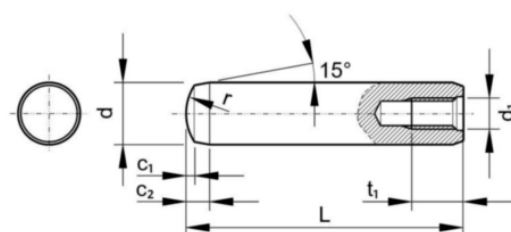

r ≈	25
t1	24

FABORY