

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 2X18MM



Číslo položky	51428.020.018
Značka	-
UBB	500635836579
UNSPSC	31163201
EAN	8717077009721
PKG. of 1000	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	2 mm
Dĺžka	18 mm
Materiál	Stainless spring steel
Info	Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.


Normy

BS	≈7060
DIN	≈1481
NEN	≈2458
ISO	≈8752

Technické špecifikácie

a	0.35
d1 (max.)	2.4
d1 (min.)	2.3
d2 ≈	1.5
D (mm)	2

Technický náčrt

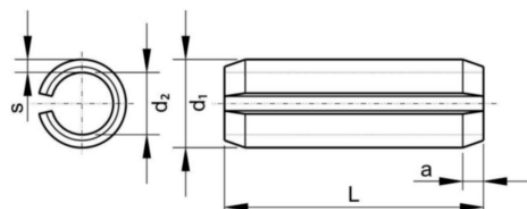

L (mm) 18

s 0.4

