

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 3X6MM



Číslo položky	51428.030.006
Značka	-
UBB	500635837726
UNSPSC	31163201
EAN	8717077785571
PKG. of 1000	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3 mm
Dĺžka	6 mm
Materiál	Stainless spring steel
Info	Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.


Normy

BS	≈7060
DIN	≈1481
ISO	≈8752
NEN	≈2458

Technické špecifikácie

a	0.5
d1 (max.)	3.5
d1 (min.)	3.3
d2 ≈	2.1
D (mm)	3

Technický náčrt

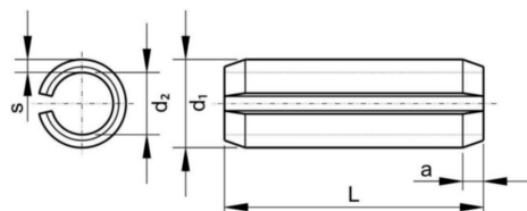

L (mm) 6

s 0.6

