


## Skrutka so zápusťou hlavou a T-hviezdicou DIN ≈965 A Nerezocel' A4 80 M5X30

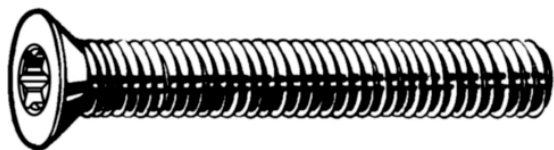

Číslo položky 53345.050.030

Značka -

UBB 500690310403

UNSPSC 31161504

EAN 8717077789050

PKG. of 1000 Len kompletne  
balenie

### Technické parametre

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Priemer             | M5                        |
| Dĺžka               | 30 mm                     |
| Trieda              | 80                        |
| Vlastnosti nákrutky | So šesťhrannou<br>obrúbou |
| Tvar hlavy          | So zapustenou<br>hlavou   |
| Materiál            | Nerezocel'                |
| Technický materiál  | A4                        |
| Smer závit          | Pravý                     |
| Závit               | Metrický závit            |

### Normy

|     |            |
|-----|------------|
| DIN | ≈965       |
| ISO | 14581      |
| NF  | ≈E25-119-1 |

### Technické špecifikácie

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M5  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 9.2 |
| Plný závit L ≤       | 30  |
| k (max.)             | 2.5 |
| L (mm)               | 30  |
| P                    | 0.8 |
| Socket               | 25  |

### Technický náčrt

