


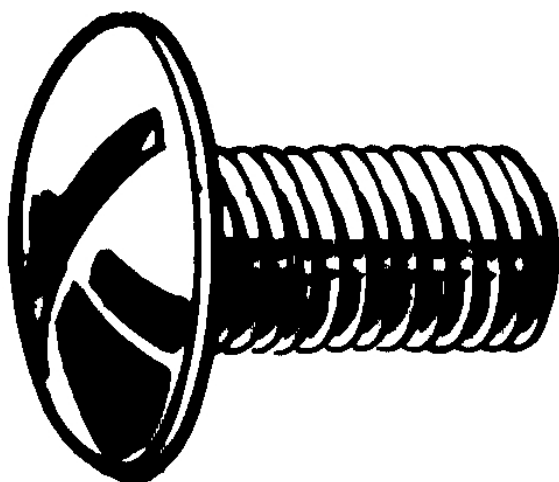

Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X16

Číslo položky	56460.060.016
Značka	-
UBB	950353331602
UNSPSC	31161504
EAN	8715492864123
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	16 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

NF	≈E25-129
----	----------

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Plný závit L ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	16
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Technický náčrt

