


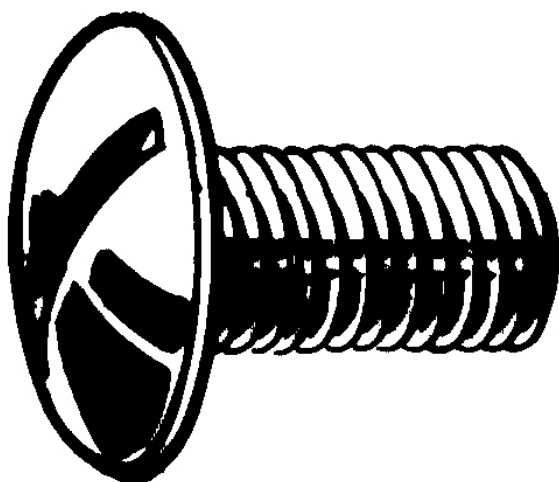

Skrutka s šošovkovou hlavou s drážkou NF ≈E25-129 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X30

Číslo položky 56460.060.030

Značka -

UBB 950353331941

UNSPSC 31161504

EAN 8715492864154

PKG. of 50 Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	M6
Dĺžka	30 mm
Trieda	6.6
Farba	Biela
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	So šošovkovitou hlavou
Materiál	Plast
Technický materiál	Polyamid (nylon)
Závit	Metrický závit

Normy

NF ≈E25-129

Technické špecifikácie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	15
Plný závit L ≤	60
k (max.)	3.3
L (mm)	30
n	1.9
P	1
t (min.)	1.5

Technický náčrt

