

Fischer Hmoždinky univerzálné UX / UX-R Plast UX UX 14



Číslo položky	63276.140.001
Značka	-
UBB	500501385644
UNSPSC	31162103
EAN	4006209627570
PKG. of 20	Len kompletne balenie

Technické parametre


Priemer	14 mm
Materiál	Plast
Typ č.	UX
Info	Přípustné zatížení v kN při největším možném průměru šroubu (hodnoty vytištěné tučně) a správné montáži hmoždinky do nosného materiálu. Přípustné zatížení již obsahuje bezpečnostní faktor 7.UX

Normy

Technické špecifikácie

Tehla $\geq$ Mz12	0.8
Pórobetón $\geq$ PB4, PP4 (G4)	0.7
D (mm)	14
Hĺbka vrtáka (min.)	95
Vrták $\varnothing$	14
Dutá vápenno- piesková tehla KSL12	0.8
L (mm)	75

Technický náčrt

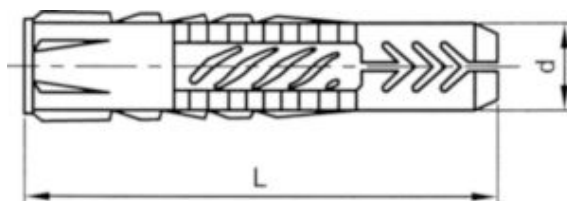

Vetrací kameň Hlz12 4

Šrouby do dřeva a 10
dřevotřísky