


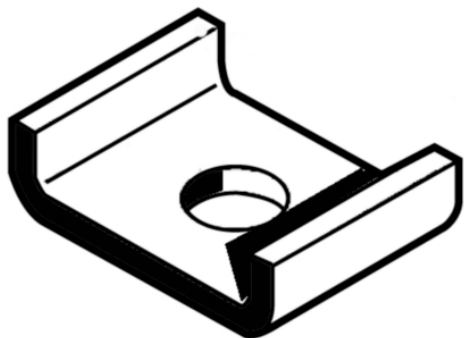

Fischer Podložka pre montážnu lištu Oceľ Pozinkované 27

Číslo položky	64158.270.001
Značka	-
UBB	500504050211
UNSPSC	31162905
EAN	4006209796504
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Materiál	Oceľ
Vlastnosti povrchu	Pozinkované
Typ č.	HK

Info

Fischer upínací podložka HK slouží k upevňování montážních lišt. Ve spojení s řscher ocelovými kotvami jako je FAN, tak zajistí bezpečné a profesionální připevnění na stěny, strop nebo podlahu. Další využití je v kombinaci s lištovými a úhelníkovými konzolami, sedlovými přírubami a při spojování montážních lišt. V případě větších zátěží na montážní lišty se doporučuje z bezpečnostních důvodů použít tyto klemy. Zabrání se tak prohýbání lišt při větším namáhání.

Normy

Technické špecifikácie

b	33
L (mm)	25
Ø d	11.5
Kanál	27

Technický nákres

