


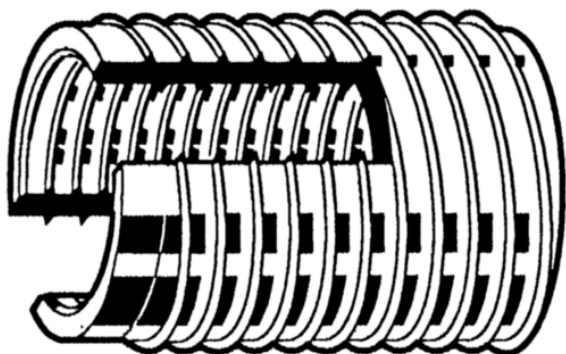

## Samorezná závitová vložka typ 302 Ocel' Povrchově tvrzeno Pozinkované M10X18

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Číslo položky | 71571.100.018            |
| Značka        | -                        |
| UBB           | 500693874181             |
| UNSPSC        | 31162802                 |
| EAN           | 8717077789562            |
| PKG. of 50    | Len kompletne<br>balenie |

### Technické parametre

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dĺžka              | 18 mm                                                                              |
| Materiál           | Oceľ                                                                               |
| Technický materiál | Povrchově tvrzeno                                                                  |
| Vlastnosti povrchu | Pozinkované                                                                        |
| Závit              | Metrický závit                                                                     |
| Info               | Hĺbka vývrtu (min.)<br>= minimální hĺbka<br>vývrtu otvoru pro<br>závitovou vložku. |

### Normy

### Technické špecifikácie

|                     |     |
|---------------------|-----|
| d1                  | M10 |
| d2                  | 14  |
| Hĺbka vrtáka (min.) | 22  |
| L (mm)              | 18  |
| P (d1)              | 1.5 |
| P (d2)              | 1.5 |

### Technický náčrt

