


Strojná skrutka s válcovou vypuklou hlavou s drážkou UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Pozinkované #10-24X7/8

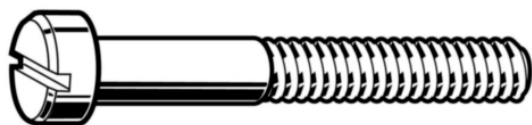

Číslo položky	U24520.019.0087
Značka	-
UBB	500624935028
UNSPSC	31161504
EAN	8717077794931
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Primer (v palcoch)	#10
Dĺžka (L) (Inch - ft)	7/8
TPI	24
Vlastnosti nákrutky	Drážkované
Tvar hlavy	S kužeľovou hlavou
Smer závitú	Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované

Normy

ASME B18.6.3

Technické špecifikácie

A (max.)	0.373
H (max.)	0.110
J (max.)	0.060
T (max.)	0.068
Závitov na palec	24

Technický náčrt

