


**Skrutka s vnútorným
 šesťhranom, UNF séria 1960
 ASME B18.3 Nerezocel'
 ASTM F837 304 CW / CW1
 #4-48X3/16 ft**

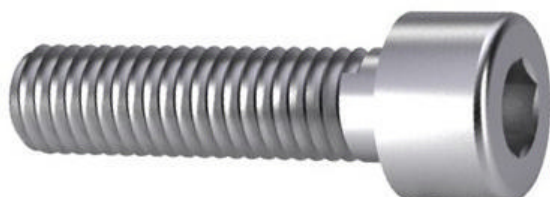

Číslo položky	U51041.011.0018
Značka	-
UBB	500621267060
UNSPSC	31161605
EAN	8717077387041
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Trieda	CW / CW1
Primer (v palcoch)	#4
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Dĺžka (L) (Inch - ft)	3/16
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	ASTM F837 304
Smer závitú	Pravý
TPI	48
Info	ft = s plným závitom

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Technické špecifikácie

A	0,183
H	0.112
J	3/32
L _T (min.)	0.75
Závitov na palec	48

Technický náčrt

